


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5216192



- Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A), verkupfert
- inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage

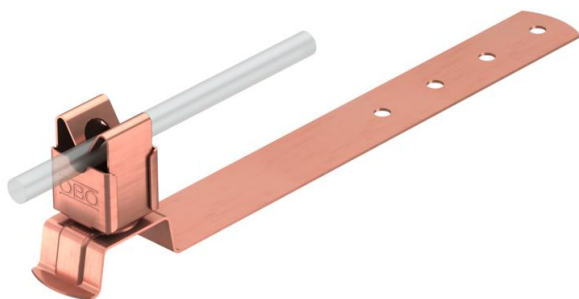

Cu Kupfer

Stammdaten

Artikelnummer	5216192
Typ	157 F-CU 230
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Ziegeldächer, Rd 8

Artikelnummer: 5216192



Abmessungen

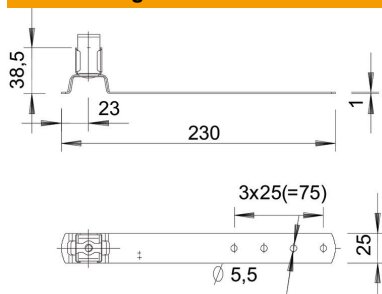

Länge	230 mm
Maß L	230 mm

Technische Daten

Anwendung	Dachfläche
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	schraubbar
Montagehöhe	38,5 mm
Passung	Rd 8 mm
Werkstoff des Halters	Kupfer
Werkstoff des Trägers	Kupfer