Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Flachleiter

Artikelnummer: 5229464



• Für Flachband • Mit Innengewinde (G) • Montagehöhe 30 mm



Zn

Zinkdruckguss

VZ

verzinkt

Stammdaten


5229464
168 FL30-M6
Leitungshalter
für Flachleiter
OBO
30mm
Zinkdruckguss
verzinkt
20
Stück
7,64 kg
kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Flachleiter





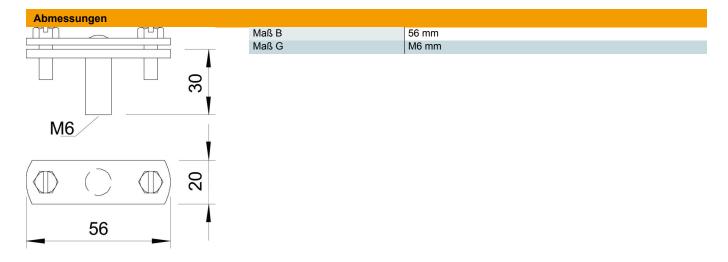

Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter	mit Schraubschelle
Einsatz im Ex-Bereich	ja
Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	30x4 mm flach
Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss