


Technisches Datenblatt

Verschlusschraube, PG-Gewinde

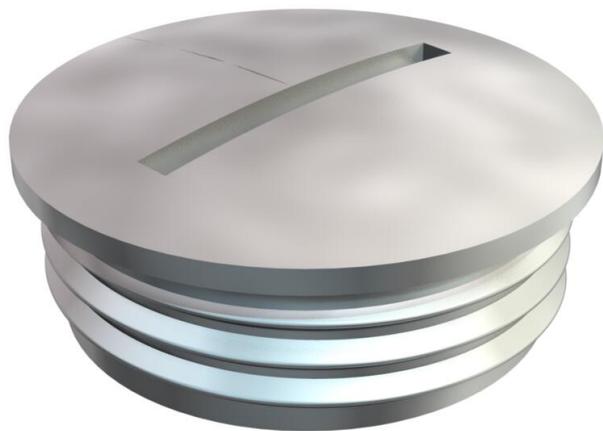

Artikelnummer: 2090295



Verschlusschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h).
Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.

* Preise laut DEL-Notierung.



CuZn
37 Messing

N vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	2090295
Typ	168 MS PG29
Bezeichnung 1	Verschlusschraube
Hersteller	OBO
Dimension	PG29
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,31 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Verschlusschraube, PG-Gewinde



Artikelnummer: 2090295

Abmessungen

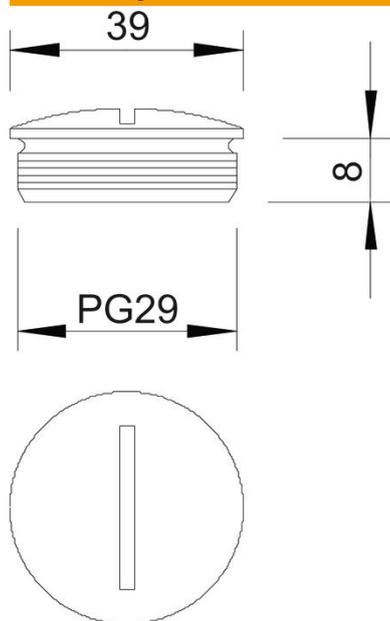

Maß D	39 mm
Maß L	8 mm

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 29
Gewindeart	PG
Gewindenenngröße metrisch/PG	29
Gewindesteigung	1,59 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Schlagfest	nein
Schutzart	IP68