

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088770



O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.




NBR Nitril-Kautschuk


Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer | 2088770 |
| Typ | 171 M50 |
| Bezeichnung 1 | Dichtring |
| Bezeichnung 2 | O-Ring |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M50 |
| Werkstoff | Nitril-Kautschuk |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,052 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

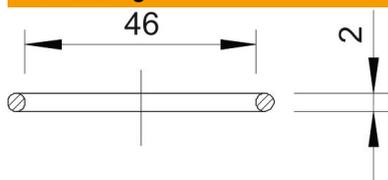

| | |
|-------|-------|
| Maß D | 46 mm |
| Maß S | 2 mm |

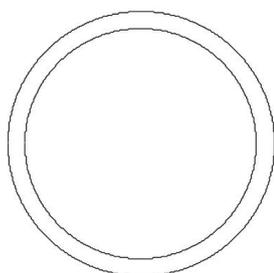

Technisches Datenblatt

O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Artikelnummer: 2088770



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--------|
| Ausführung | O-Ring |
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 50 |
| Innendurchmesser | 46 mm |