

Technisches Datenblatt

Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2250209



Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.

Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleittungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.

*Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2250209
Typ	2037 12-20 LGR
Bezeichnung 1	Reihen-Druck-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	12-20mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,572 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2250209



Abmessungen

Maß A	28 mm
Maß d max.	20 mm
Maß d min.	12 mm
Maß F	14 mm
Maß H1	8,5 mm
Maß H2	26 mm
Maß H3	34 mm

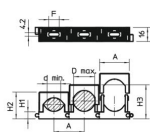

Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Halogenfrei	ja
Rastsystem	ja
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	20 mm
Spannbereich D min.	12 mm