

Technisches Datenblatt

Bügelchelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Artikelnummer: 1181467



Passend zu Winkelleisen mit 40 mm Schenkellänge. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1181467
Typ	2056W 2 46 FT
Bezeichnung 1	Bügelchelle
Bezeichnung 2	2-fach
Hersteller	OBO
Dimension	40-46mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,75 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne



Artikelnummer: 1181467

Abmessungen

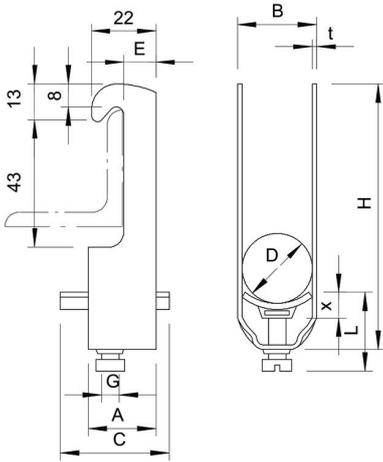

Maß A	25 mm
Maß B	51 mm
Maß C	40 mm
Maß E	13,5 mm
Maß G	M8
Maß H	160 mm
Maß L	37,5 mm
Maß t	2 mm
Maß x	5,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	2
für 1 Kabel H	111 mm
für 1 Kabel L	31,5
für 2 Kabel H	160 mm
für 2 Kabel L	37,5 mm
für 3 Kabel H	209 mm
für 3 Kabel L	44,5 mm
für Rohrdurchmesser max.	40 mm
für Rohrdurchmesser min.	40 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	46 mm
Spannbereich D min.	40 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen