

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Artikelnummer: 1185470



Auch passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge; Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.



- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	1185470
Typ	2056W 46 A2
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Hersteller	OBO
Dimension	40-46mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2



Artikelnummer: 1185470

Abmessungen

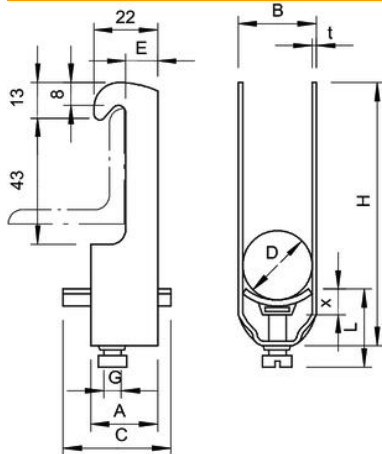

Maß A	25 mm
Maß B	51 mm
Maß C	40 mm
Maß E	13,5 mm
Maß G	M8
Maß H	111 mm
Maß L	55 mm
Maß t	2 mm
Maß x	5,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für 1 Kabel H	111 mm
für 1 Kabel L	31,5
für Rohrdurchmesser max.	40 mm
für Rohrdurchmesser min.	40 mm
Halogenfrei	ja
Max. Anzugsdrehmoment	5 Nm
Mit Kunststoffwanne	ja
Mit Metallwanne	nein
Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	46 mm
Spannbereich D min.	40 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	rostfreier Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne	Polypropylen