

 
Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht GTPL



Artikelnummer: 1115669

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



St Stahl

GTP galvanisch verzinkt, transparent passiviert

Stammdaten

Artikelnummer	1115669
Typ	2069 2M GTPL
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x7,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	33,28 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht GTPL

Artikelnummer: 1115669



Abmessungen

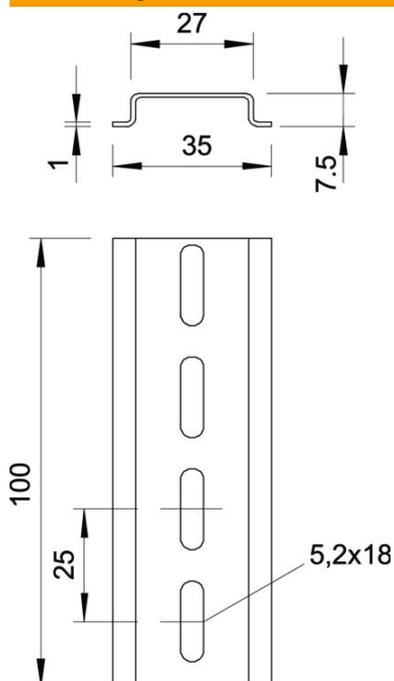

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	7,5 mm

Technische Daten

Ausführung	gelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bohrlochabstand mittig	25 mm
Bund	50 m
Lochform (ETIM)	Langloch
Materialstärke	1 mm