

 
Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Artikelnummer: 1115380



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 1115380 |
| Typ | 2069 T60 FS |
| Bezeichnung 1 | Hutschiene |
| Bezeichnung 2 | in Extralängen für T-Serie |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 89x35x7,5 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,07 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm

Artikelnummer: 1115380



Abmessungen

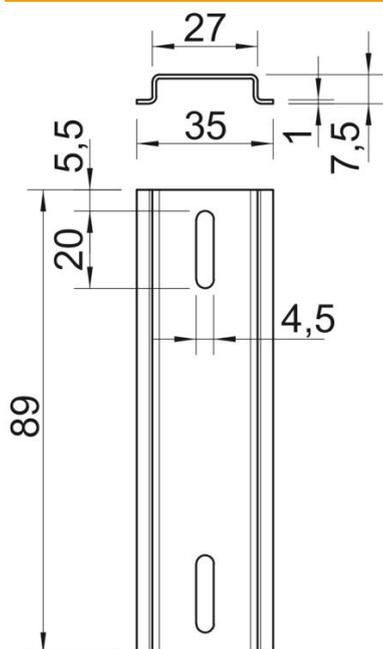

| | |
|--------|--------|
| Länge | 89 mm |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 7,5 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Ausführung | für T60 lang und T100 quer |
| Ausführung Schienen | Tragschiene DIN EN 60715 |
| Lochform (ETIM) | Langloch |
| Materialstärke | 1 mm |