


Technisches Datenblatt

Universelles Zweimetall-Trennstück, Rd 16 A2, Rd 8-10
Kupfer
Artikelnummer: 5336074

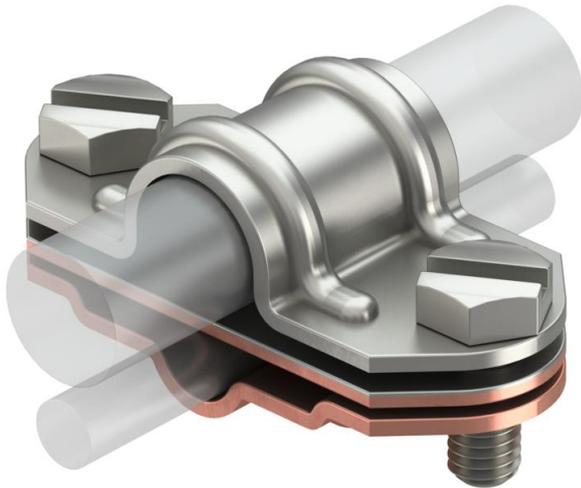

- Passung: Rd 8-10 x 16, FL 30 x Rd 16
- mit 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus rostfreiem Stahl (VA)
- Zwischenplatte aus Aluminium/Kupfer

Cu Kupfer

Stammdaten

Artikelnummer	5336074
Typ	226 ZV VA
Bezeichnung 1	Trennstück
Bezeichnung 2	zweimetall
Hersteller	OBO
Dimension	FL30/8-10x16
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 16 / Flachleiter FI 30
Passung	Rd 8-10/FL30 x 16 mm
Werkstoff Oberteil	VA
Werkstoff Unterteil	Cu
Zweimetallverbinder	ja
Zwischenplatte	ja