


Technisches Datenblatt

T-Verbinder Rd 8-10 mm, 3fach geschraubt FT

Artikelnummer: 5311209



- Mit 3 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)

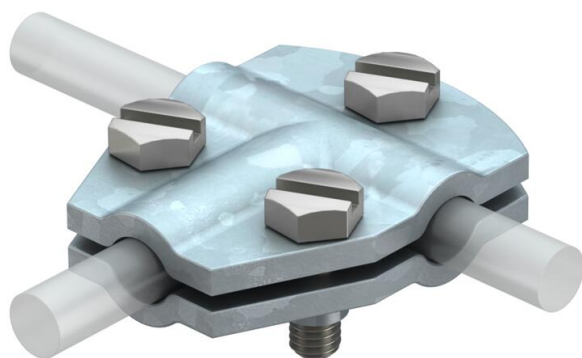

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5311209
Typ	247 8-10 FT
Bezeichnung 1	T-Verbinder
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,934 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	T-Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein