


Technisches Datenblatt

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A4

Artikelnummer: 5314659



- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Passung: max. FL 30 x FL 30
- ohne Zwischenplatte
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8

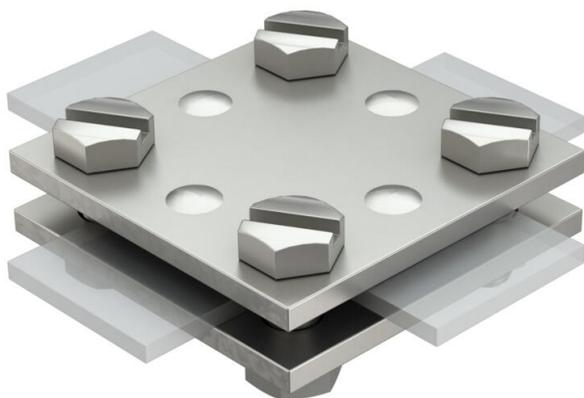

A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5314659
Typ	256 A-DIN 30 V4A
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Bezeichnung 2	ohne Zwischenplatte
Hersteller	OBO
Dimension	30mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter A4




Artikelnummer: 5314659

Abmessungen



Maß A	60 mm
Maß B	60 mm

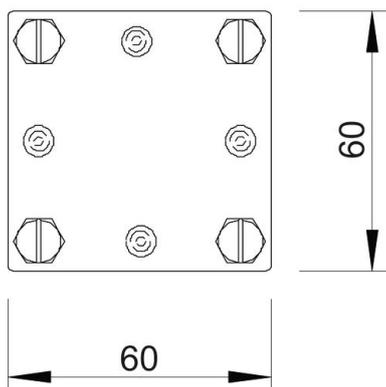

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Flachleiter FI 30 / FI 30
Passung	max. FL30 mm
Zwischenplatte	nein