


# Technisches Datenblatt

## Falz- und Anschlussklemme bis 5 mm Blechstärke FT

Artikelnummer: 5317428



- Blechstärke bis 5 mm
- Für Leitungsführung quer und längs zum Blech
- 4 Sechskantschrauben M6 x 16
- Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

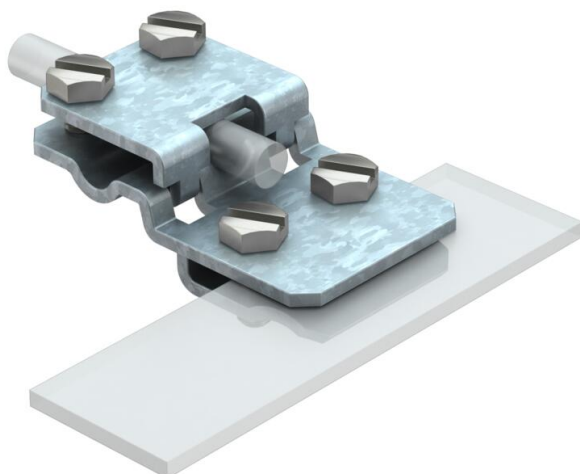

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5317428
Bezeichnung 1	Falzklemme
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Falz- und Anschlussklemme bis 5 mm Blechstärke FT

Artikelnummer: 5317428



## Abmessungen

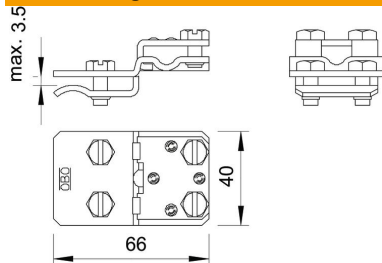

## Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Falzklemme
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Passung	Rd 8 mm
Klemmbereich max.	5 mm