

Technisches Datenblatt

Diagonalverbinder für Rundleiter A4

Artikelnummer: 5313013



- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- zum Verbinden von Rundleiter 8-10mm
- montiert mit 2 Flachrundschauben M10 x 30 und 2 Sechskanmuttern M10



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5313013
Typ	2760 8-10 V4A
Bezeichnung 1	Diagonalverbinder rund/rund
Hersteller	OBO
Dimension	101x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	21,364 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Diagonalverbinder für Rundleiter A4


Artikelnummer: 5313013



Abmessungen

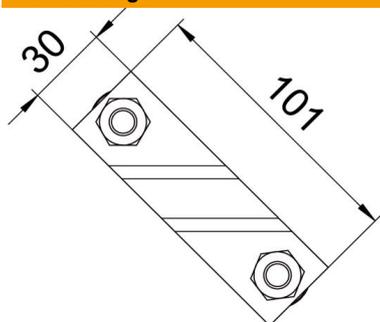

Länge	101 mm
Breite	30 mm
Höhe	35 mm
Maß A	101 mm

 

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Flachrundschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein
Klemmbereich max.	10 mm
Klemmbereich min.	8 mm