

Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6

Artikelnummer: 1385054



Aufschraubbar auf Gewinde M6. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1385054
Typ	2900WM6 27 FT
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	3/4"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M6




Artikelnummer: 1385054

Abmessungen

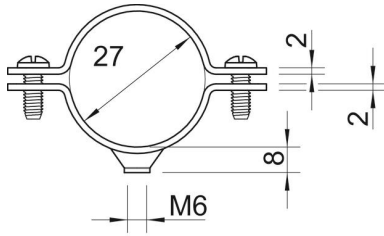

Länge	62 mm
Breite	20 mm
Maß A	62 mm
Maß B	46 mm
Maß D	27 mm
Maß D min.	27 mm
Maß t	2 mm
Maß t1	2
Maß x	2,5 mm

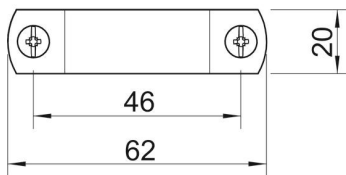

Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	27
für Rohrdurchmesser	M25
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Gewinde	M6
Größe	3/4"
Halogenfrei	nein
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	M6 mm
Materialstärke	2 mm
Schraube	M6 x 16
Spannbereich D max.	27 mm
Spannbereich D min.	24,5 mm
UV-beständig	ja