


# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387057

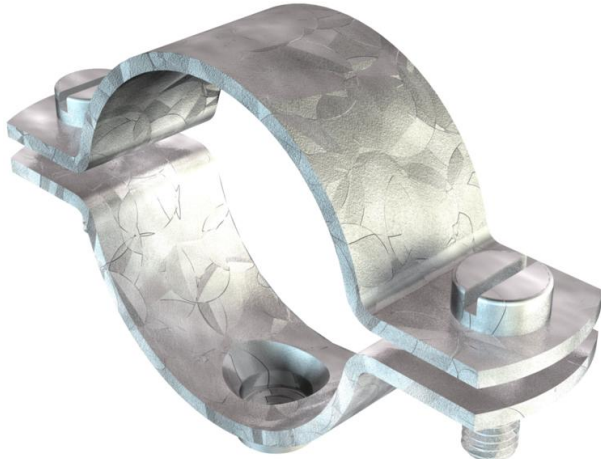

Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Artikelnummer       | 1387057                 |
| Typ                 | 2900WM8 27 FT           |
| Bezeichnung 1       | Abstandschelle          |
| Bezeichnung 2       | mit Gewindeanschluss M8 |
| Hersteller          | OBO                     |
| Dimension           | 3/4"                    |
| Werkstoff           | Stahl                   |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt      |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461         |
| Kleinste VK-Einheit | 25                      |
| Mengeneinheit       | Stück                   |
| Gewicht             | 6,144 kg                |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.              |



# Technisches Datenblatt

## Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8



Artikelnummer: 1387057

### Abmessungen

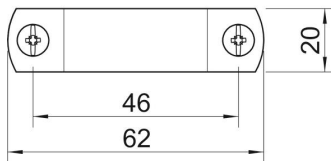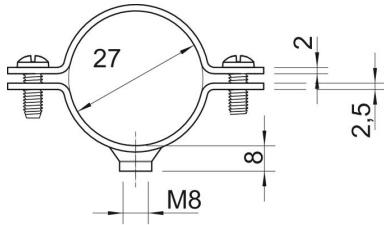

|            |        |
|------------|--------|
| Länge      | 62 mm  |
| Breite     | 20 mm  |
| Maß A      | 62 mm  |
| Maß B      | 46 mm  |
| Maß D      | 27 mm  |
| Maß D min. | 27 mm  |
| Maß t      | 2 mm   |
| Maß t1     | 2,5    |
| Maß x      | 2,5 mm |

### Technische Daten

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ausführung                     | geschlossen |
| Befestigungsart                | Schraubloch |
| für Durchmesser                | 27          |
| für Rohrdurchmesser            | M25         |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein        |
| Gewinde                        | M8          |
| Größe                          | 3/4"        |
| Halogenfrei                    | nein        |
| Kunststoffummantelt            | nein        |
| Lochgröße                      | M8 mm       |
| Materialstärke                 | 2 mm        |
| Schraube                       | M6 x 16     |
| Spannbereich D max.            | 27 mm       |
| Spannbereich D min.            | 24,5 mm     |
| UV-beständig                   | ja          |