


Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8

Artikelnummer: 1387154

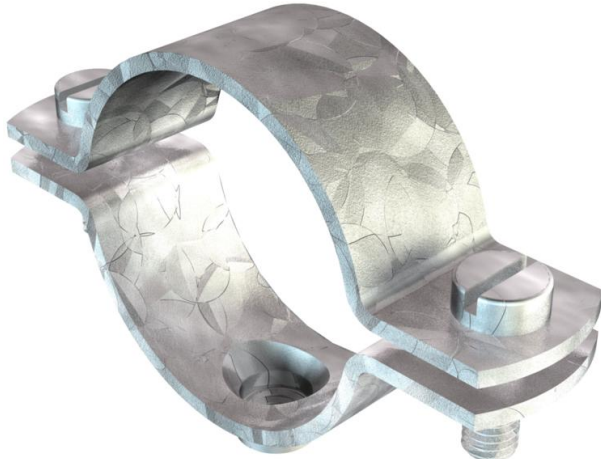

Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 1387154 |
| Typ | 2900WM8 75.5 FT |
| Bezeichnung 1 | Abstandschelle |
| Bezeichnung 2 | mit Gewindeanschluss M8 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2 1/2" |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 21 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |



Technisches Datenblatt

Schraub-Abstandschelle, schwere Ausführung M8



Artikelnummer: 1387154

Abmessungen

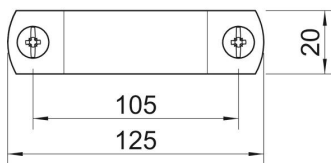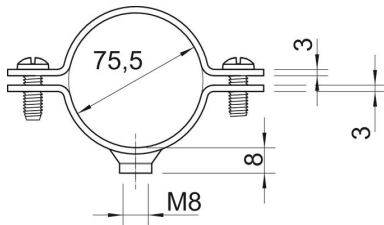

| | |
|------------|---------|
| Länge | 125 mm |
| Breite | 20 mm |
| Maß A | 125 mm |
| Maß B | 105 mm |
| Maß D | 75,5 mm |
| Maß D min. | 75,5 mm |
| Maß t | 3 mm |
| Maß t1 | 3 |
| Maß x | 4 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| für Durchmesser | 75,5 |
| für Rohrdurchmesser | M80 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Gewinde | M8 |
| Größe | 2 1/2" |
| Halogenfrei | nein |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Lochgröße | M8 mm |
| Materialstärke | 3 mm |
| Schraube | M6 x 18 |
| Spannbereich D max. | 75,5 mm |
| Spannbereich D min. | 71,5 mm |
| UV-beständig | ja |