

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Artikelnummer: 2154066



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von 90°-Bögen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2154066
Typ	3000 BMS M25 RW
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-Bogen 90°
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,514 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-Bogen 90°, reinweiß

Artikelnummer: 2154066



Abmessungen

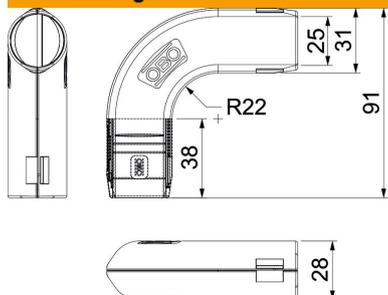

Ma B	31,2 mm
Ma d	25 mm
Ma L	91 mm
Ma L1	38 mm
Ma R	22 mm

Technische Daten

Ausfhrung	Steck
Flexibel	nein
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsffnung und Deckel	nein
Mit Muffe	nein
Oberflche gebrstet	nein
Oberflche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	0 °C
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	ja