

# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß

Artikelnummer: 2154091



Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

Artikelnummer	2154091
Typ	3000 MMS M16 RW
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-Verbindungsmuffe
Hersteller	OBO
Dimension	M16
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,299 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Quick-Pipe Verbindungsmuffe, reinweiß

Artikelnummer: 2154091



## Abmessungen

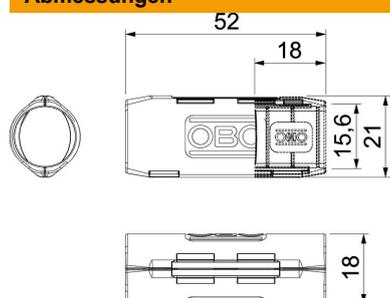

Maß B	21 mm
Maß d	15,6 mm
Maß L	52 mm
Maß L1	18 mm

## Technische Daten

Größe	M16
Halogenfrei	ja
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	0 °C