

# Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Artikelnummer: 2153841



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



**PP** Polypropylen

## Stammdaten

Artikelnummer	2153841
Typ	3000 TMS M20 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	M20
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,401 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Artikelnummer: 2153841



## Abmessungen

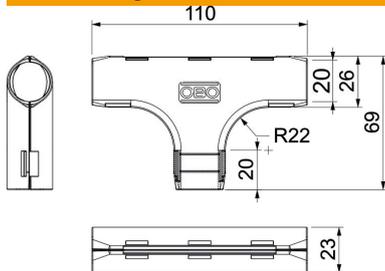

Maß B	26 mm
Maß B2	110 mm
Maß d	20 mm
Maß L	69 mm
Maß L1	20 mm
Maß R	22 mm

## Technische Daten

Ausführung	Steck
Form	T-Stück
Größe	M20
Halogenfrei	ja
Mit Muffe	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	0 °C