

Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Artikelnummer: 2153843



Formteil für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von T-Abzweigen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2153843
Typ	3000 TMS M25 LGR
Bezeichnung 1	Quick-Pipe-T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,977 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Quick-Pipe-T-Stück, lichtgrau

Artikelnummer: 2153843



Abmessungen

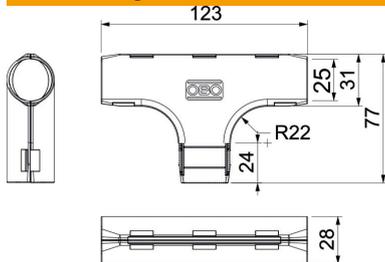

Maß B	31 mm
Maß B2	123 mm
Maß d	25 mm
Maß L	77 mm
Maß L1	24 mm
Maß R	22 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
Form	T-Stück
Größe	M25
Halogenfrei	ja
Mit Muffe	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	0 °C