


Technisches Datenblatt

Regenrohrschelle Cu

Artikelnummer: 5350700

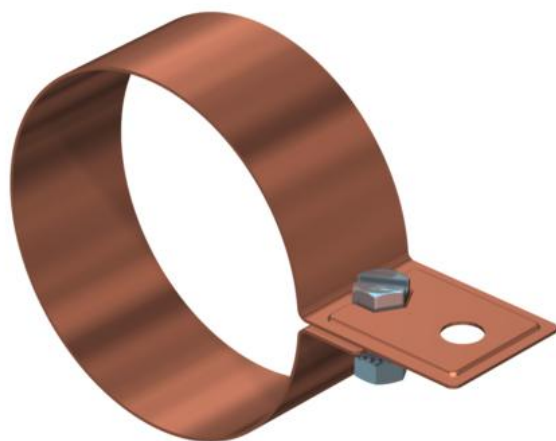


- mit 1x Sechskantschraube M8 x 20
- mit 1x Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe aus rostfreiem Stahl
- mit Anschlussloch \varnothing 11 mm

Cu Kupfer


Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer | 5350700 |
| Typ | 301 CU-100 |
| Bezeichnung 1 | Regenrohrschelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 100mm |
| Werkstoff | Kupfer |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 26,23 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

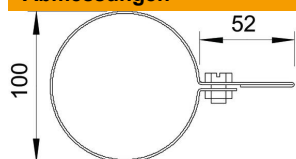

Maß D min. | 100 mm

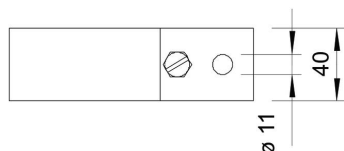

Technisches Datenblatt

Regenrohrschele Cu

Artikelnummer: 5350700



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------|
| Anschlussloch | 11 mm |
| explosionssgeschützt | nein |
| Integrierte Rundleiterführung | nein |
| Zweimetallverbinder | nein |
| Klemmbereich min. | 100 mm |