

Technisches Datenblatt

Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Artikelnummer: 2158345



Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt. Aufschraubbar auf Gewinde M6.

*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.



PS Polystyrol

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 2158345 |
| Typ | 3022 LGR |
| Bezeichnung 1 | Blitz-ISO-Schelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 24-34mm |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polystyrol |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,623 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Artikelnummer: 2158345



Abmessungen

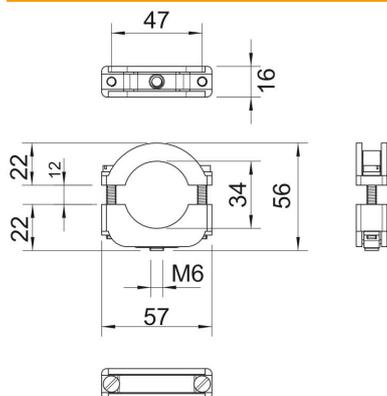

| | |
|--------|-------|
| Maß A | 57 mm |
| Maß B | 47 mm |
| Maß b | 16 mm |
| Maß D | 34 mm |
| Maß H | 56 mm |
| Maß Ho | 22 |
| Maß Hu | 22 |
| Maß I | 35 mm |
| Maß x | 10 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Gewindeanschluss |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Schraube | M5 x 35 |
| Spannbereich D max. | 34 mm |
| Spannbereich D min. | 24 mm |
| UV-beständig | nein |