

Technisches Datenblatt

Rohrschelle

Artikelnummer: 5102111




- DIN 48818, Form D
- mit Anschlussloch \varnothing 11 mm
- 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10)
- 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)

| | |
|-----------|--------------------|
| St | Stahl |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 5102111 |
| Typ | 303 DIN-1 |
| Bezeichnung 1 | Rohrschelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 1" |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 5 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 28,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

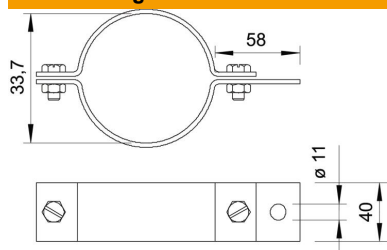

| | |
|------------|---------|
| Maß D min. | 33,7 mm |
|------------|---------|

Technische Daten

| | |
|----------------------|-------|
| Anschlussloch | 11 mm |
| explosionssgeschützt | nein |

Technisches Datenblatt

Rohrschelle

Artikelnummer: 5102111



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------|
| für Rohr | 1 |
| Integrierte Rundleiterführung | nein |
| Zweimetallverbinder | nein |
| Klemmbereich min. | 33,7 mm |