



- DIN 48818, Form D
- mit Anschlussloch \varnothing 11 mm
- 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10)
- 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)


St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5102138
Typ	303 DIN-1 1/4
Bezeichnung 1	Rohrschelle
Hersteller	OBO
Dimension	1 1/4"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	31,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

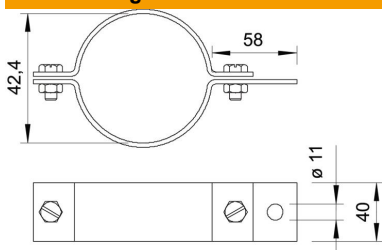

Maß D min.	42,4 mm
------------	---------

Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionssgeschützt	nein

Technisches Datenblatt

Rohrschelle

Artikelnummer: 5102138



Technische Daten

für Rohr	11/4
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	42,4 mm