




- DIN 48818, Form D
- mit Anschlussloch  $\varnothing$  11 mm
- 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10)
- 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)

<b>St</b>	Stahl
<b>FT</b>	tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	5102073
Typ	303 DIN-1/2
Bezeichnung 1	Rohrschelle
Hersteller	OBO
Dimension	1/2"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	23,28 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

#### Abmessungen

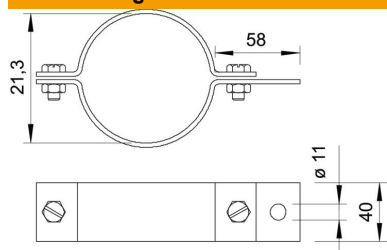

Maß D min.	21,3 mm
------------	---------

#### Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionssgeschützt	nein

# Technisches Datenblatt

Rohrschelle

Artikelnummer: 5102073



## Technische Daten

für Rohr	1/2
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	21,3 mm