

Technisches Datenblatt

Rohrschelle

Artikelnummer: 5102197




- DIN 48818, Form D
- mit Anschlussloch \varnothing 11 mm
- 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (4 inch = M10)
- 2 Sechskantmuttern M8 (4 inch = M10)

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5102197
Typ	303 DIN-2
Bezeichnung 1	Rohrschelle
Hersteller	OBO
Dimension	2"
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	36,84 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

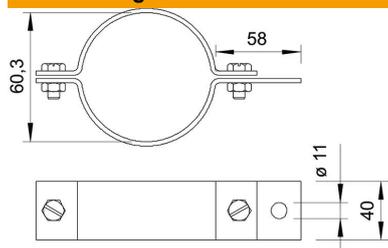

Maß D min.	60,3 mm
------------	---------

Technische Daten

Anschlussloch	11 mm
explosionssgeschützt	nein

Technisches Datenblatt

Rohrschelle

Artikelnummer: 5102197



Technische Daten

für Rohr	2
Integrierte Rundleiterführung	nein
Zweimetallverbinder	nein
Klemmbereich min.	60,3 mm