


Technisches Datenblatt

Zylinderkopfschraube G

Artikelnummer: 3153207



Zylinderkopfschraube nach ISO 1207 mit metrischem Gewinde. Antrieb Schlitz M6x20mm

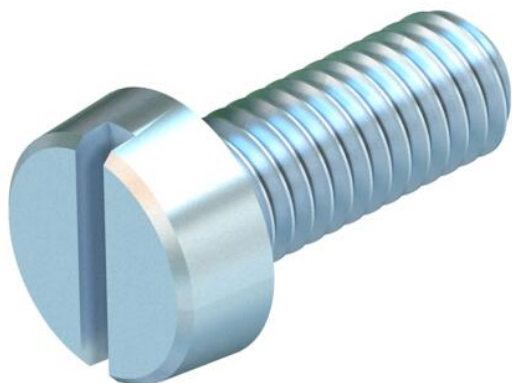

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3153207
Typ	341 M6x20 G
Bezeichnung 1	Zylinderkopfschraube
Bezeichnung 2	Antrieb Schlitz
Hersteller	OBO
Dimension	M6x20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,569 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Zylinderkopfschraube G

Artikelnummer: 3153207



Abmessungen

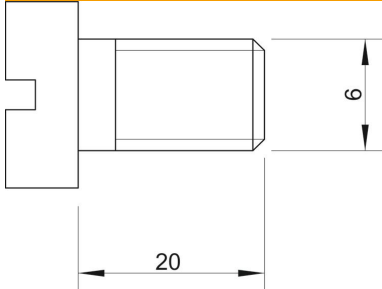

Abmessung	M6 x 20
Länge	20 mm

Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Kopfform	Zylinderkopf
Schraubensystem	Schraubschlitz