

Technisches Datenblatt

Anschluss- und Endstück

Artikelnummer: 5304997




• Zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungsfestpunkte • Für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL30 x 3,5 • 2 x Anschlusslöcher \varnothing 11 mm • 1 x Anschlussloch \varnothing D mm

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5304997
Typ	5011
Bezeichnung 1	Verbindungsklemme
Hersteller	OBO
Dimension	80x25x25
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,064 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

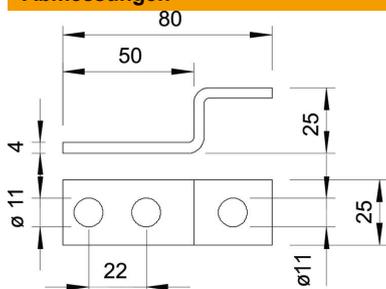

Maß D min.	11 mm
------------	-------

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	sonstige
Art des Verbinders	Endstück
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter FI 30
Zwischenplatte	nein