

Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331810



Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2331810
Typ	565 2.5x100 WS
Bezeichnung 1	Kabelbinder
Hersteller	OBO
Dimension	2,5x100mm
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,025 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331810



Abmessungen

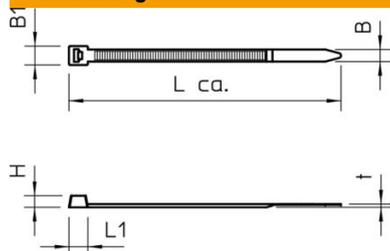

Länge	100 mm
Breite	2,5 mm
Höhe	1 mm
Maß B	2,5 mm
Maß L	100 mm
Maß t	1 mm

Technische Daten

Ausführung	außenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart	ohne
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	ja
Lösbarer Verschluss	nein
Max. Bündeldurchmesser	22 mm
ML-Zulassung	nein
Montagetemperatur max.	90 °C
Montagetemperatur_min.	-30 °C
Reflektierend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-30 °C
Transparent	nein
UL-Zulassung	ja
UV-beständig	nein
VG-Zulassung	nein
Zugfestigkeit	80 N