

Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331860



Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2331860
Typ	565 4.8x120 WS
Bezeichnung 1	Kabelbinder
Hersteller	OBO
Dimension	4,8x120mm
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,089 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kabelbinder, weiß

Artikelnummer: 2331860



Abmessungen

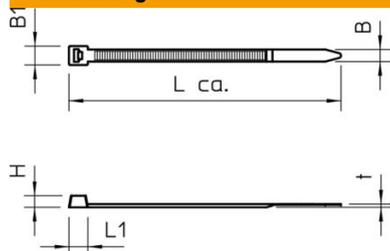

Länge	120 mm
Breite	4,8 mm
Höhe	1,5 mm
Maß B	4,8 mm
Maß L	120 mm
Maß t	1,5 mm

Technische Daten

Ausführung	außenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart	ohne
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	ja
Lösbarer Verschluss	nein
Max. Bündeldurchmesser	27 mm
MIL-Zulassung	nein
Montagetemperatur max.	90 °C
Montagetemperatur_min.	-30 °C
Reflektierend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-30 °C
Transparent	nein
UL-Zulassung	ja
UV-beständig	nein
VG-Zulassung	nein
Zugfestigkeit	220 N