

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003461



Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 1003461 |
| Typ | 604 47 G |
| Bezeichnung 1 | Befestigungsschelle |
| Bezeichnung 2 | einlappig |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 47mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,484 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003461



Abmessungen

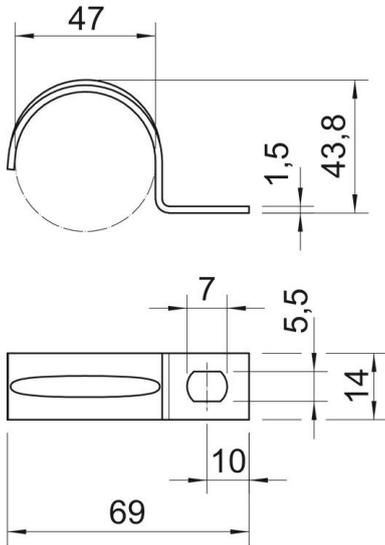

| | |
|--------|---------|
| Länge | 69 mm |
| Breite | 14 mm |
| Höhe | 43,8 mm |
| Maß A | 10 mm |
| Maß b | 14 mm |
| Maß D | 47 mm |
| Maß d | 5,5 mm |
| Maß e | 7 mm |
| Maß H | 43,8 mm |
| Maß L | 69 mm |
| Maß t | 1,5 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Abstand zur Wand | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Ausführung | einlappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| für Durchmesser | 47 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Lochgröße | 5,5 x 7 mm |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Nenndurchmesser | 47 mm |
| UV-beständig | ja |