

Technisches Datenblatt

Abstandhalter für Flachleiter, mit Befestigungsloch Ø 7

Artikelnummer: 5032547



- Passung: FL 30 und FL 40
- mit Befestigungsloch Ø 7 mm und 2 Sechskantschrauben M6 x 16

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5032547
Typ	832 40
Bezeichnung 1	Abstandhalter
Bezeichnung 2	für Bandstahl
Hersteller	OBO
Dimension	40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,612 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Abstandhalter für Flachleiter, mit Befestigungsloch $\varnothing 7$

Artikelnummer: 5032547



Abmessungen

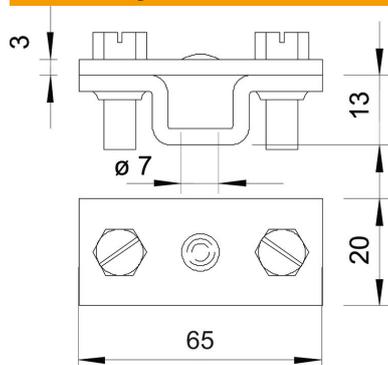

Maß B | 65 mm

Technische Daten

Passung	max. FL40 mm
Zwischenplatte	nein