

# Technisches Datenblatt

OBO-Dübel G

Artikelnummer: 3100308



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt mit Gewinde M6 x 8 mm.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	3100308
Typ	903 30 G
Bezeichnung 1	OBO-Dübel
Bezeichnung 2	Einschlagdübel
Hersteller	OBO
Dimension	M6, L30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,47 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

OBO-Dübel G

Artikelnummer: 3100308



## Abmessungen

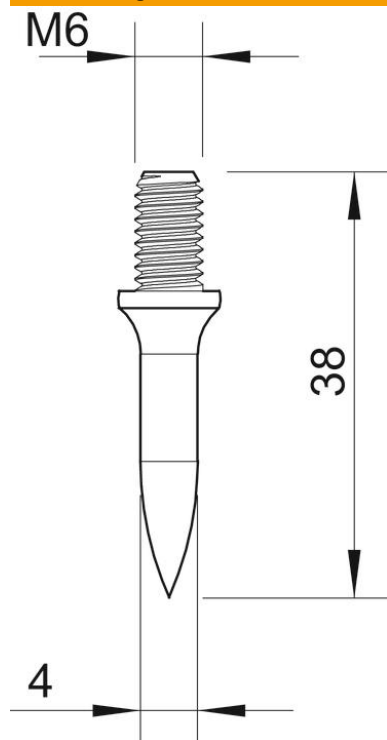

Länge	38 mm
Maß D min.	4 mm
Maß G	M6 mm
Maß L	38 mm

## Technische Daten

Gehärtet	ja
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	8 mm
Schaftlänge	30
Schlagfest	nein