

Technisches Datenblatt

Anschlussfahne/ Erdführungsstange gerichtet aus Edelstahl (V4A)

Artikelnummer: 5430720



- nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich
- nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert



A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5430720
Typ	AF RD 10 V4A
Bezeichnung 1	Anschlussfahne
Bezeichnung 2	gerichtet
Hersteller	OBO
Dimension	2000mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	123,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Anschlussfahne/ Erdführungsstange gerichtet aus Edelstahl (V4A)

Artikelnummer: 5430720



Abmessungen

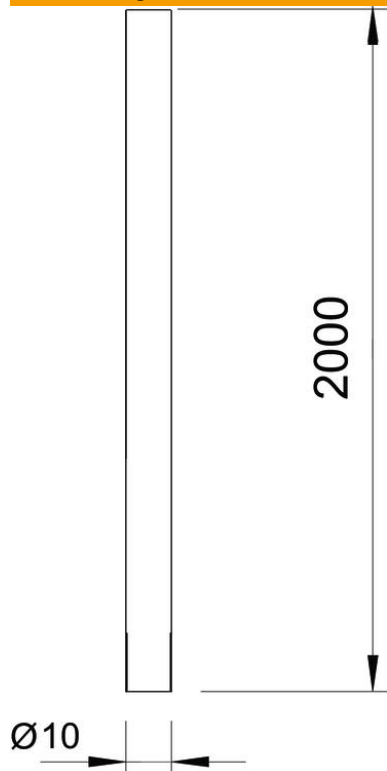

Länge	2.000 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Mit Anschlusslöchern	nein
Nenngröße Ø	10 mm
Querschnitt	75 mm ²