

Technisches Datenblatt

Aufhängebügel 100 A4

Artikelnummer: 6066514



Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchten-trägerschiene Typ LTS 100 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 100.



CE

| | |
|-----------|----------------------|
| A4 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6066514 |
| Typ | AHB 100 D5 A4 |
| Bezeichnung 1 | Aufhängebügel |
| Bezeichnung 2 | für AZK 100 und LTS 100 |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4401 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,06 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Aufhängebügel 100 A4

Artikelnummer: 6066514



Abmessungen

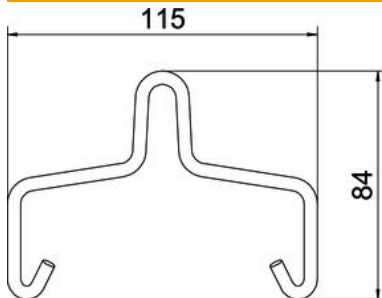

| | |
|--------|----------|
| Breite | 114,9 mm |
| Höhe | 83,9 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------|
| F in kN | 0,6 kN |
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Scharnierend | nein |
| Verstellbar | nein |