


# Technisches Datenblatt

## Blinddeckel Außeneck

Artikelnummer: 7404886

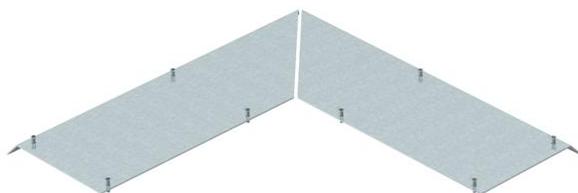

Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Außenecks eines Aufflurkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer       | 7404886              |
| Typ                 | AIKF AEA 15040       |
| Bezeichnung 1       | Außeneck-Blinddeckel |
| Bezeichnung 2       | für Aufboden-Kanal   |
| Hersteller          | OBO                  |
| Werkstoff           | Stahl                |
| Oberfläche          | bandverzinkt         |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346         |
| Kleinste VK-Einheit | 1                    |
| Mengeneinheit       | Stück                |
| Gewicht             | 752 kg               |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.           |

### Abmessungen

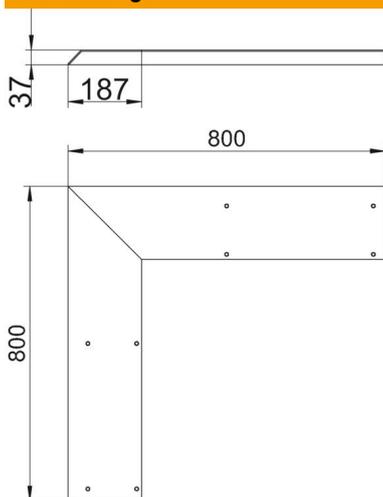

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 800 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe   | 40 mm  |
| Maß b  | 187 mm |
| Maß h  | 37 mm  |

# Technisches Datenblatt

Blinddeckel Außeneck

Artikelnummer: 7404886



## Technische Daten

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Anzahl der Montageöffnungen | 0                            |
| Ausführung                  | Deckel einseitig abgeschrägt |
| Funktion                    | Ausseneck                    |
| Mit Anschlussöffnung        | nein                         |
| Mit Überstand               | ja                           |
| Montageöffnung              | ohne                         |