

# Technisches Datenblatt

## Anschlussleitung - AL EX ISG

Artikelnummer: 5240106



UV-resistente Anschlussleitung (Kupfer 25 mm<sup>2</sup>) zur Montage der OBO EX-Trennfunkstrecke Typ EX ISG an Isolierflanschen und Isolierstücken. Beidseitig mit Kabelschuh für M10 Schrauben, einseitig mit M10 Schraube, Mutter und Federring.



**Cu** Kupfer

### Stammdaten

Artikelnummer	5240106
Typ	AL EX ISG 300
Bezeichnung 1	Anschlussleitung
Bezeichnung 2	für EX ISG H
Hersteller	OBO
Dimension	300mm
Werkstoff	Kupfer
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	15,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Anschlussleitung - AL EX ISG

Artikelnummer: 5240106



### Abmessungen

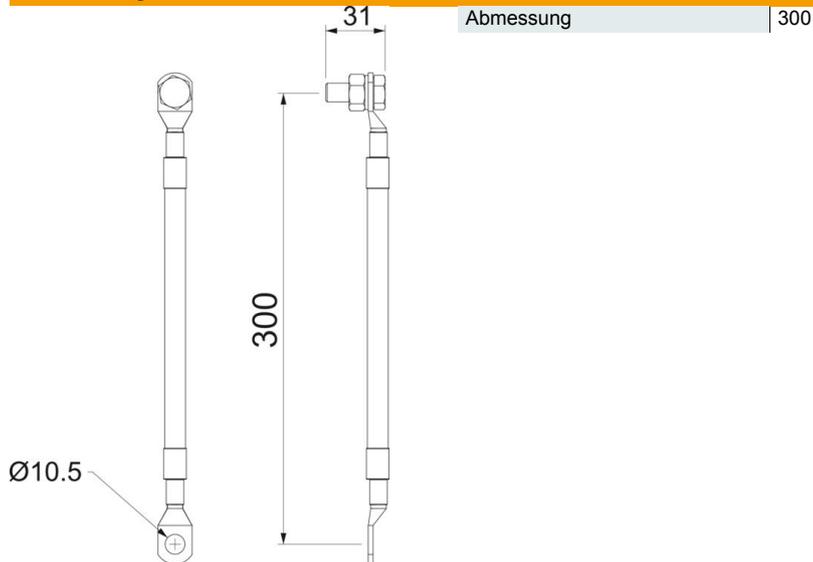

### Technische Daten

Anschlusskabellänge	0,3 m
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Art des Zubehörs Zubehör für Überspannungsschutz Energietechnik	Anschlussleitung