

# Technisches Datenblatt


## Stielausleger AS 30

Artikelnummer: 6419388



Stielausleger in mittelschwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel.  
Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die Klemmlasche einzeln inklusive Schraube, Scheibe und Mutter kann unter der Art.-Nr. 6419007 separat bestellt werden.

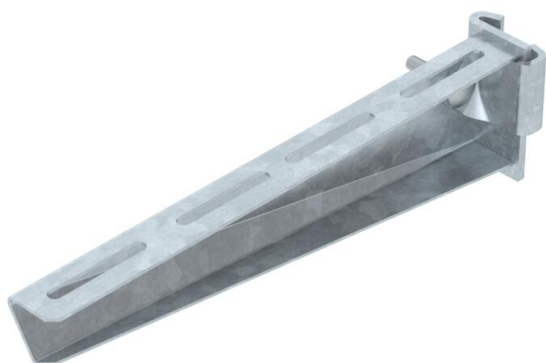

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6419388
Typ	AS 30 31 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B310mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	73 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Stielausleger AS 30

Artikelnummer: 6419388



### Abmessungen

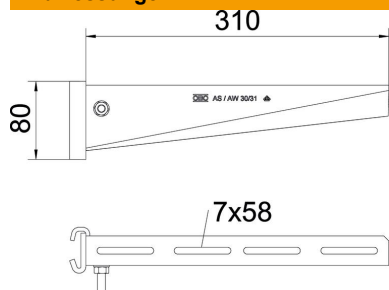


Länge	41 mm
Breite	310 mm
Höhe	80 mm
Maß A	41 mm
Maß B	310 mm
Maß H	80 mm

### Technische Daten

Ausführung	Stielausleger
F in kN	3 kN
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

### Belastungen

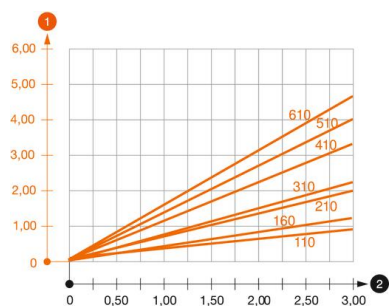

#### Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 30

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm