

# Technisches Datenblatt

## Stielausleger AS 55

Artikelnummer: 6419310



Stielausleger in schwerer Ausführung zur stufenlosen Befestigung am IS 8-Stiel. Der Stielausleger kann beidseitig am I-Stiel befestigt werden.

Die Klemmmasche einzeln inklusive Schraube, Scheibe und Mutter kann unter der Art.-Nr. 6419007 separat bestellt werden.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6419310
Typ	AS 55 56 FT
Bezeichnung 1	Stielausleger
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	B560mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	260 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Stielausleger AS 55

Artikelnummer: 6419310



### Abmessungen

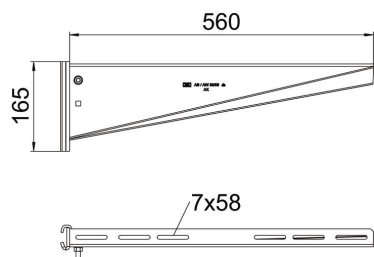


Länge	41 mm
Breite	560 mm
Höhe	165 mm
Maß A	41 mm
Maß B	560 mm
Maß H	165 mm

### Technische Daten

Ausführung	Stielausleger
F in kN	5,5 kN
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein

### Belastungen

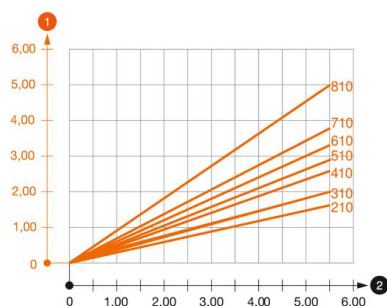

#### Belastungsdiagramm Ausleger Typ AS 55

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm