


# Technisches Datenblatt

## Wandausleger, variabel AWV FT

Artikelnummer: 6419534



Variabler Wandausleger zur Befestigung an schrägen oder gewölbten Wänden. Nutzbare Auslegerlänge abhängig vom Verstellwinkel. Der größtmögliche Verstellwinkel beträgt 30°.

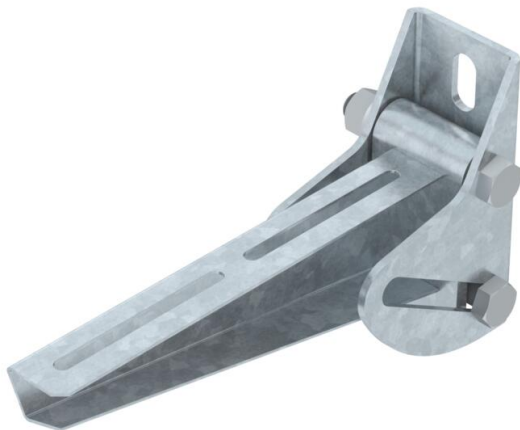

**St** Stahl

**FT** tauchfeuverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6419534
Typ	AWV 21 FT
Bezeichnung 1	Wandausleger variabel
Hersteller	OBO
Dimension	B210mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	129 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

Breite	210 mm
Höhe	130 mm
Maß A	60 mm
Maß B	210 mm
Maß H	130 mm
Maß L	210 mm

# Technisches Datenblatt

Wandausleger, variabel AWV FT

Artikelnummer: 6419534



## Technische Daten

Ausführung	Wandausleger
F in kN	0,9 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	90 mm
für Breite min.	60
Lochdurchmesser	13 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein