

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger, Winkelkopf

Artikelnummer: 6419857



Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Winkelkopfplatte, zum Befestigen an Wänden oder Konstruktionen.



CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6419857
Typ	AW 30 31 WK FT
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit Winkelkopfplatte
Hersteller	OBO
Dimension	B310mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	70,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger, Winkelkopf

Artikelnummer: 6419857



Abmessungen

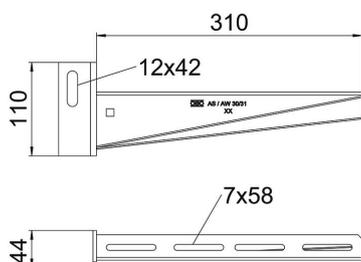

Länge	44 mm
Breite	310 mm
Höhe	110 mm
Maß A	44 mm
Maß B	310 mm
Maß H	110 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm