

Technisches Datenblatt

Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083041



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FR SB M6x12 separat bestellen.
Zu jedem Bodenendblech sind anteilig Flachrundschrauben Typ FR S B M6 x 12 mm separat zu bestellen.




St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------|
| Artikelnummer | 7083041 |
| Typ | BEB 050 FS |
| Bezeichnung 1 | Bodenendblech |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B50mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,215 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

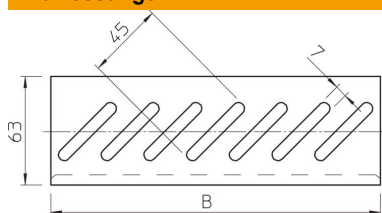

| | |
|--------|-------|
| Breite | 50 mm |
| Breite | 2 in |
| Maß B | 50 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------|
| Funktionserhalt | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |