


Technisches Datenblatt

Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagrecht BFK
153 FT
Artikelnummer: 6003885

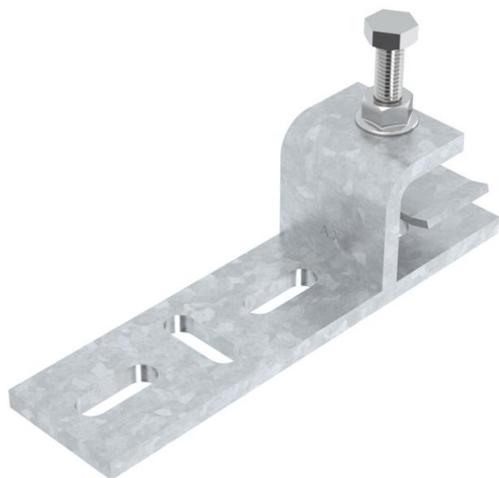

Befestigungsklemme mit Druckplatte zum Anklammern an Stahlträger.
Der Verlauf des am Befestigungsklemmstück angebrachten Kabeltrag-Systems
ist waagrecht.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6003885
Typ	BFKD 153 44 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsklemmstück
Bezeichnung 2	für maximale Trägerstärke 28mm
Hersteller	OBO
Dimension	153x40x44mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	41,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Befestigungsklemmstück mit Druckplatte, waagrecht BFK
153 FT

Artikelnummer: 6003885



Abmessungen

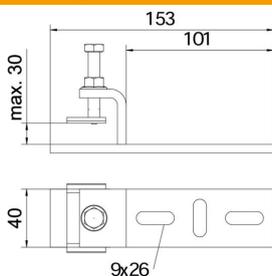

Breite	153 mm
Höhe	28 mm
Maß B	153 mm
Maß b	101 mm
Maß B1	101 mm

Technische Daten

Ausführung	sonstige
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Profilformen	C-Profil
Materialstärke	6 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Verstellbar	ja