

Technisches Datenblatt

Formteil 45° links BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6061912



Kabelrinnenformstück mit 45° Grad Schnitt, zur Erstellung von Bögen bei begehbaren Kabelrinnen.



CE

| | |
|----|--------------|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelnummer | 6061912 |
| Typ | BKRS 1020 45L FS |
| Bezeichnung 1 | Kabelrinne BKRS |
| Bezeichnung 2 | Gehrung links |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 100x200x1000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 552 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Formteil 45° links BKRS 100 FS



Artikelnummer: 6061912

Abmessungen

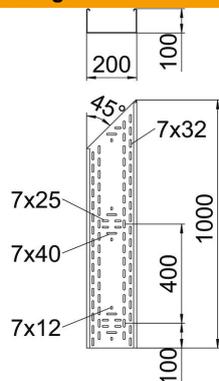

| | |
|-------------|----------|
| Länge | 1.000 mm |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Blechstärke | 2 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß H | 100 mm |
| Maß L | 1.000 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Bauform | Bogen starr |
| Begehbar | ja |
| Funktionserhalt | nein |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenlochung | ja |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |