


Technisches Datenblatt

Kabelrinne für Fördertechnik 60 FS

Artikelnummer: 6061841



Gelochte Kabelrinne zur Verlegung von Kabeln und Leitungen, speziell geeignet für die Fördertechnik in der Automobilindustrie. Einsetzbar im Innenbereich. Schraubverbindung. Geeignet für direkte und erhöhte Bodenmontage.

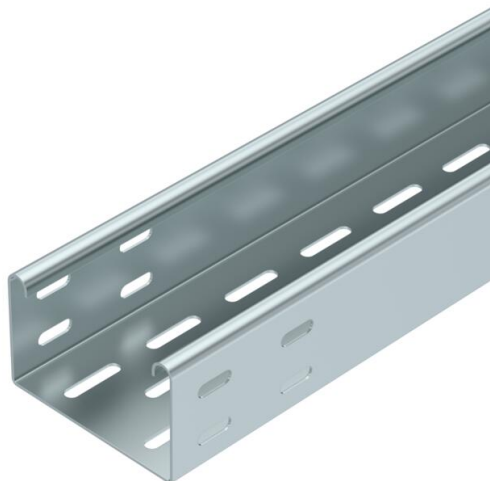

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6061841
Typ	BKRS F 610 FS
Bezeichnung 1	Kabelrinne
Bezeichnung 2	für Fördertechnik
Hersteller	OBO
Dimension	60x100x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	269,467 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

Kabelrinne für Fördertechnik 60 FS

Artikelnummer: 6061841

Abmessungen

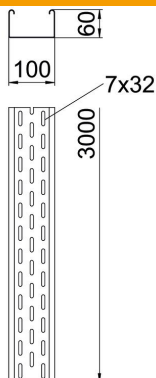

Abmessung	60x100
Länge	3.000 mm
Breite	100 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	100 mm
Maß H	60 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Nutzquerschnitt	58 cm ²
Nutzquerschnitt	5800 mm ²
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein