

Bodenstütze zur Montage der Geräteeinbaukanäle vor Fensterfronten.



St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6288902
Typ	BOS600
Bezeichnung 1	Bodenstütze
Hersteller	OBO
Dimension	600mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	150 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Bodenstütze


Artikelnummer: 6288902



Abmessungen

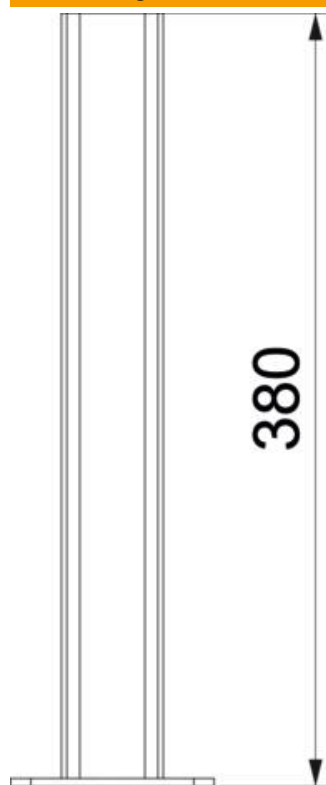

Länge	580 mm
Breite	35 mm
Höhe	50 mm

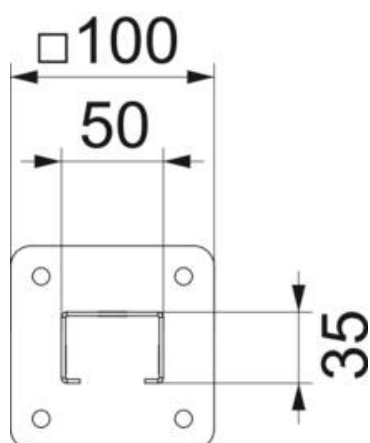

Technische Daten

Ausführung	600-700mm
Ausführung	Bodenmontage

Technisches Datenblatt

Bodenstütze

Artikelnummer: 6288902



Technische Daten

Befestigungsart	aufschraubbar
Kanalmontage	verschrauben
Schutzart	IP30
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C