

# Technisches Datenblatt

Oberteil BRA OT 80

Artikelnummer: 6133267



Oberteil zum Verschließen der Geräteinbaukanäle Signa Style.



**Alu** Aluminium

**EL** eloxiert

## Stammdaten

Artikelnummer	6133267
Typ	BRA OT 80 EL
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	SIGNA STYLE 80 eloxiert
Hersteller	OBO
Dimension	14x80x2000
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	39,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

Oberteil BRA OT 80

Artikelnummer: 6133267



## Abmessungen

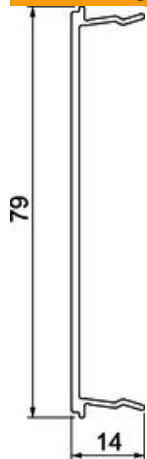

Länge	2.000 mm
Breite	79 mm
Höhe	14 mm

## Technische Daten

Ausführung	glatt
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C