

Technisches Datenblatt

Kanalsteckdose BRK 3-fach

Artikelnummer: 6121036



3-fach Kanalsteckdose Signa In mit erhöhtem Berührschutz, inkl. Blende mit roten Kennzeichnungsringen (durch Steck-Kombinationen können maximal 3 Signa In-Einheiten verbunden werden) 16 A/250 V~.



Stammdaten

Artikelnummer	6121036
Typ	BRK 3STD rwsrt
Bezeichnung 1	Steckdose
Bezeichnung 2	SIGNA IN 3-fach RAL9010/rot
Hersteller	OBO
Dimension	206x82x71
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kanalsteckdose BRK 3-fach

Artikelnummer: 6121036



Abmessungen

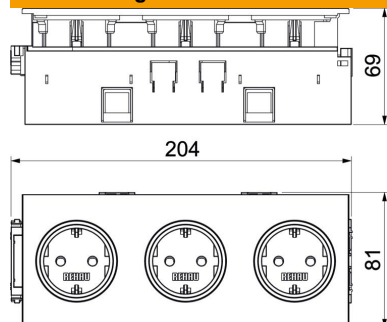

Breite	206 mm
Höhe	82 mm

Technische Daten

Abdeckung	Komplettgehäuse
Abschließbar	nein
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Einheiten	3
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	3
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne Aufdruck
Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung	SCHUKO
Auswurfmechanismus	nein
Befestigungsart	sonstige
Beschriftungsfeld	nein
Fehlerstromschutz für erschwerte Bedingung (nach VDE)	nein
Halogenfrei	ja
Isolierte Einbau	ja
Klappdeckel	nein
Kodierung	nein
Mit Ein-/Ausschalter	nein
Mit Feinsicherung	nein
Mit Funktionsbeleuchtung	nein
Mit Orientierungsbeleuchtung	nein
Montageart	Geräteeinbaukanal
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Schutzart	IP20
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Winkel	0°
Transparent	nein
Verdreher Zentraleinsatz	nein
Überspannungsschutz	nein