


Technisches Datenblatt

Außeneck Signa Base AE 70130

Artikelnummer: 6132744

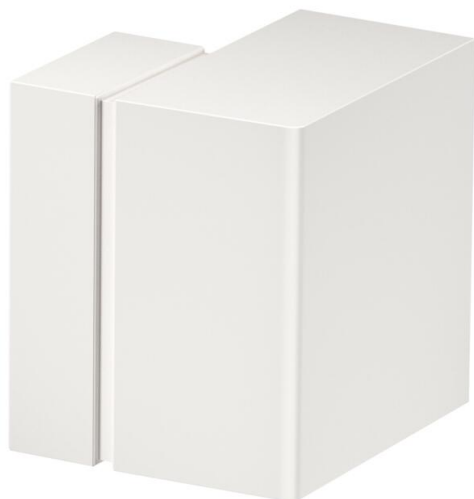

Außeneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Winkelverstellbar.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6132744
Typ	BRK AE70130 rws
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	SIGNA BASE 70x130 9010
Hersteller	OBO
Dimension	119x137x140
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Außeneck Signa Base AE 70130

Artikelnummer: 6132744



Abmessungen

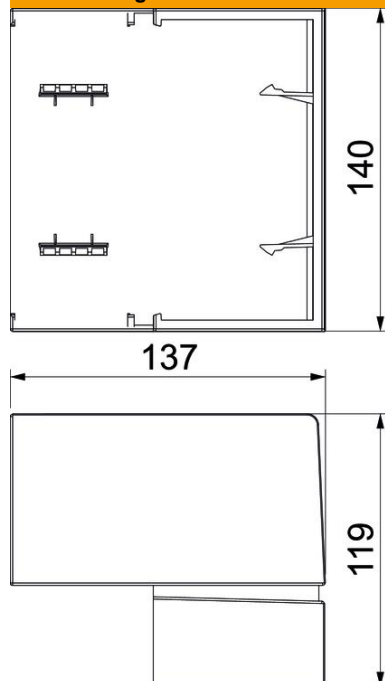

Länge	119 mm
Breite	137 mm
Höhe	140 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	93 mm
Winkelbereich min.	85 mm